

Compresseurs et groupes de condensation

Nouveauté pour cet été tant attendu: Danfoss Maneurop type HGZ série C11

Cet été Danfoss Maneurop lance une nouvelle série de groupes de condensation: la série C11. Ces groupes de condensation à haut rendement sont assemblés d'usine avec tous les composants nécessaires (déshydrateur, voyant, pressostat,...) et sont donc très rapide à monter.

Nous rappelons que les groupes Danfoss Maneurop Blue Star types MGZ ou HGZ sont utilisés indifféremment pour le R134a, R404A, R507.

Aujourd'hui les modèles type HGZ à haut rendement peuvent aussi être assemblés d'usine avec des équipements de contrôle Danfoss.

Ces groupes de condensation ne sont pas tous livrables de stock. Contactez nos collaborateurs du service vente interne pour toute information concernant les délais de livraison.

Quelques avantages:

- compresseur à piston type MTZ de 2 à 40

kW pour R134a, R404A, R507

- Condenseur surdimensionné à 2 ventilateurs
- 2 pressostats brasés HP type KP5 à réarmement auto (1 par ventilateur)
- 1 pressostat brasé HP/BP type KP15 à réarmement convertible
- Grand boîtier électrique précâblé
- Séparateur d'huile préchargé permettant la mise en route rapide en toute sécurité
- Réservoir de liquide de 6 litres (au lieu de 3 litres) sur modèles 18 à 28 avec voyant de liquide et vanne d'isolement
- Déshydrateur DU et voyant SGN assemblés avec des raccords FSA pour faciliter la maintenance


Filtere déshydrateur DU et voyant de liquide SGN

Séparateur d'huile préchargé

Réservoir de liquide surdimensionné avec voyant et vanne d'arrêt

Ligne liquide avec vanne d'arrêt, Schraeder et raccords FSA

Pressostats KP5 sur les ventilos

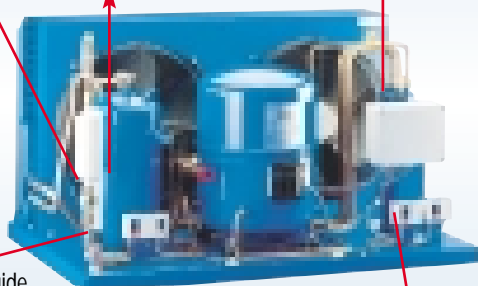

C o n t e n u

Nouveauté pour cet été tant attendu: Danfoss Maneurop type HGZ série C11

Action teck

Régulation de température par régulation de la pression d'évaporation

Le saviez-vous déjà ?

Compresseurs & groupes de condensation

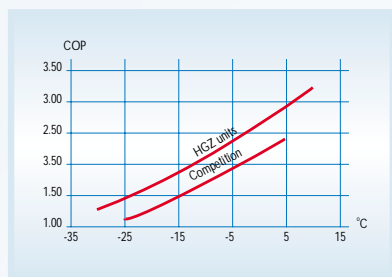


Diagramme montrant la variation de COP

Si vous souhaitez de plus amples informations sur ces groupes de condensation, renvoyez-nous le formulaire de réponse en annexe.

Prix et capacité frigorifique série C11E (tension code E)*

* avec compresseur 400/3/50 and ventilo 230/1/50

Possibilité série C11H (tension code H) avec compresseur 230/3/50 et ventilo 230/1/50

Type	Capacité frigorifique (kW)		Prix tarif 2001 (BEF)
	R134a / -10°C	R404A / -10°C	
HGZ 018 C11E	1.3	2.1	83.226
HGZ 022 C11E	1.7	3.1	85.670
HGZ 028 C11E	2	3.8	97.274
HGZ 032 C11E	2.4	4.1	108.220
HGZ 036 C11E	3.2	4.9	111.258
HGZ 040 C11E	3.7	5.8	122.716
HGZ 050 C11E	4.2	7.3	146.568
HGZ 064 C11E	5.1	9.2	165.384
HGZ 080 C11E	7.2	12.2	185.762
HGZ 100 C11E	8	13.8	229.482
HGZ 125 C11E	10.2	18.7	290.556
HGZ 144 C11E	16.1	20.4	307.356
HGZ 160 C11E	14	22.6	337.986
	R404A / -25°C		
LGZ 022 C11E	1.5		84.166
LGZ 028 C11E	2.3		107.954
LGZ 040 C11E	3.4		125.536
LGZ 044 C11E	3.9		131.212
LGZ 050 C11E	5.2		134.692
LGZ 088 C11E	7.3		182.868
LGZ 100 C11E	8.9		219.884

PS: Ces modèles ne seront pas tous disponibles de stock!

Action teck

A l'achat d'un groupe de condensation Maneurop C11 vous recevrez 50 points pour l'action teck. Il ne vous faut que 200 de ces points pour remplir une carte d'épargne. En plus vous recevrez des points d'épargne en commandant les produits suivants:

400pt



LISTE DES PRODUITS CONCERNÉS ET POINTS DE FIDÉLITÉ CORRESPONDANTS:

A la commande de

Vous recevez

1 déshydrateur DU
1 voyant de liquide SGN

1pt

1 détendeur T(E) 2, TE 5 of TUA
1 vanne solénoïde EVR
1 pressostat KP

5pt

1 régulateur électronique EKC
1 thermostat KP
1 groupe de condensation Danfoss "Black Star"

10pt

1 régulateur AKC 72A pour chambres froides
1 groupe de condensation Maneurop "Blue Star"

50pt