




GBC Kugleventil

Danfoss lancerer en nyudviklet ventil i fuldport design i lige udførelse

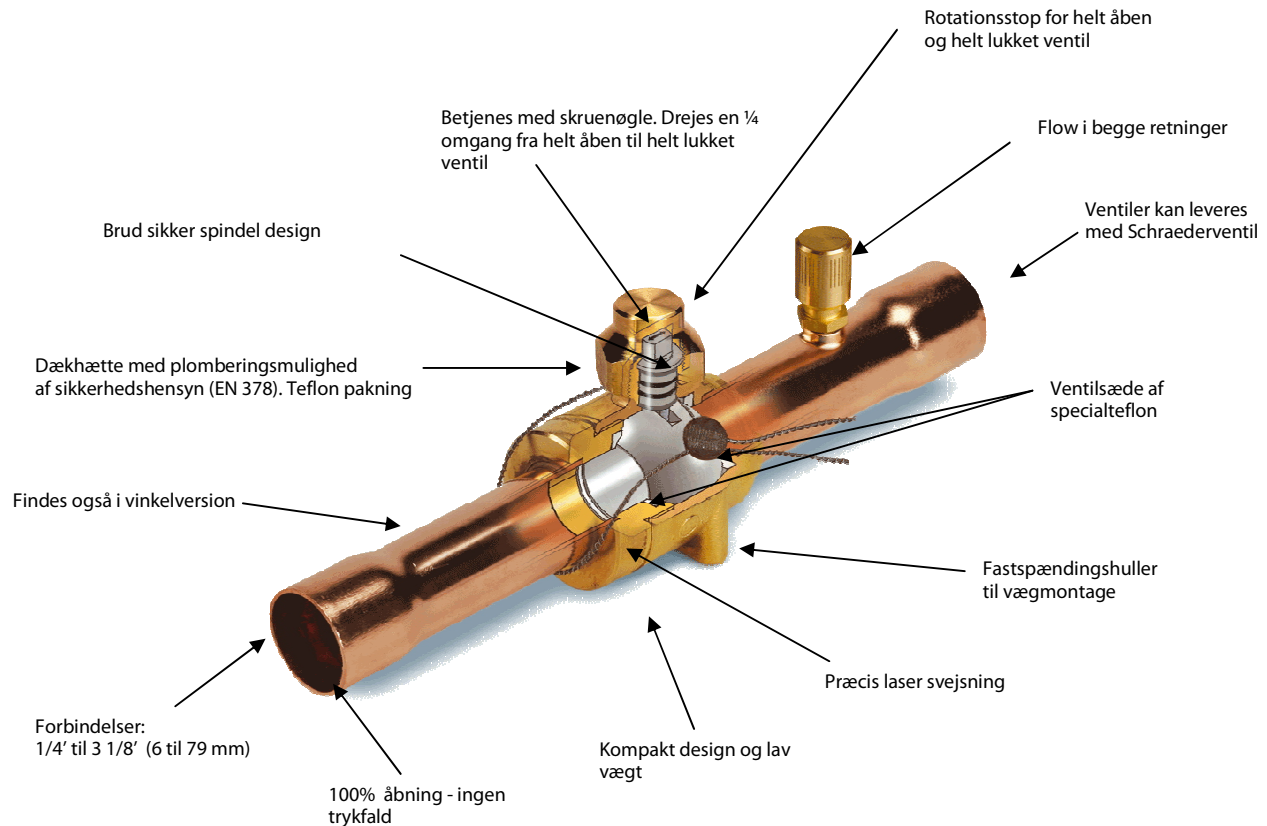

Anvendelse	Fordele	Fakta
<ul style="list-style-type: none"> ● I væske, suge og varmgasledninger ● I alle køle- og air-conditioning anlæg ● Med CFC, HCFC- og HFC 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kompakt design ● Lav vægt ● Kan monteres i alle retninger ● Høj flow kap. (høj Kv værdi) ● Samme trykfald som kobberør ● Lavere trykfald i forhold til reduceret port 	<ul style="list-style-type: none"> ● Temperaturområde: -40 til +150 °C ● Maks. arbejdstryk (PS/MWP): 45 bar ● Hermetisk konstruktion (svejst) ● Med eller uden Schraederventil (AP)

Fuld port lige udgave GBC 67s og 79s størrelser

Tabel 1:

Model	Best. nr.	Tilslutning
GBC 67s 2 ⁵ / ₈	009G7959	ODF*/ODF med Acces Port
GBC 67s 2 ⁵ / ₈	009G7960	ODF/ODF med Acces Port
GBC 79S Full Port 3 ³ / ₈	009G7980	ODF/ODF med Acces Port
GBC 79S Full Port 3 ³ / ₈	009G7981	ODF/ODF med Acces Port
GBC 79S Full Port 3 ³ / ₈	009G7969	ODF/ODM** uden Acces Port
GBC 79S Full Port 3 ³ / ₈	009G7970	ODF/ODF med Acces Port

Forklaring:

- * ODF: betegner indvendig tilslutning for rør med den angivne udvendige diameter
- ** ODM: betegner tilslutning med loddemuffe for rør med den angivne udvendige diameter.