




UT: controlos simples de temperatura

O termostato UT é um controlador por temperatura com capilar e sensor em aço inox (18/8) ou cobre. A temperatura deve ser regulada para corresponder à temperatura média necessária. O termostato tem um diferencial fixo.

Características

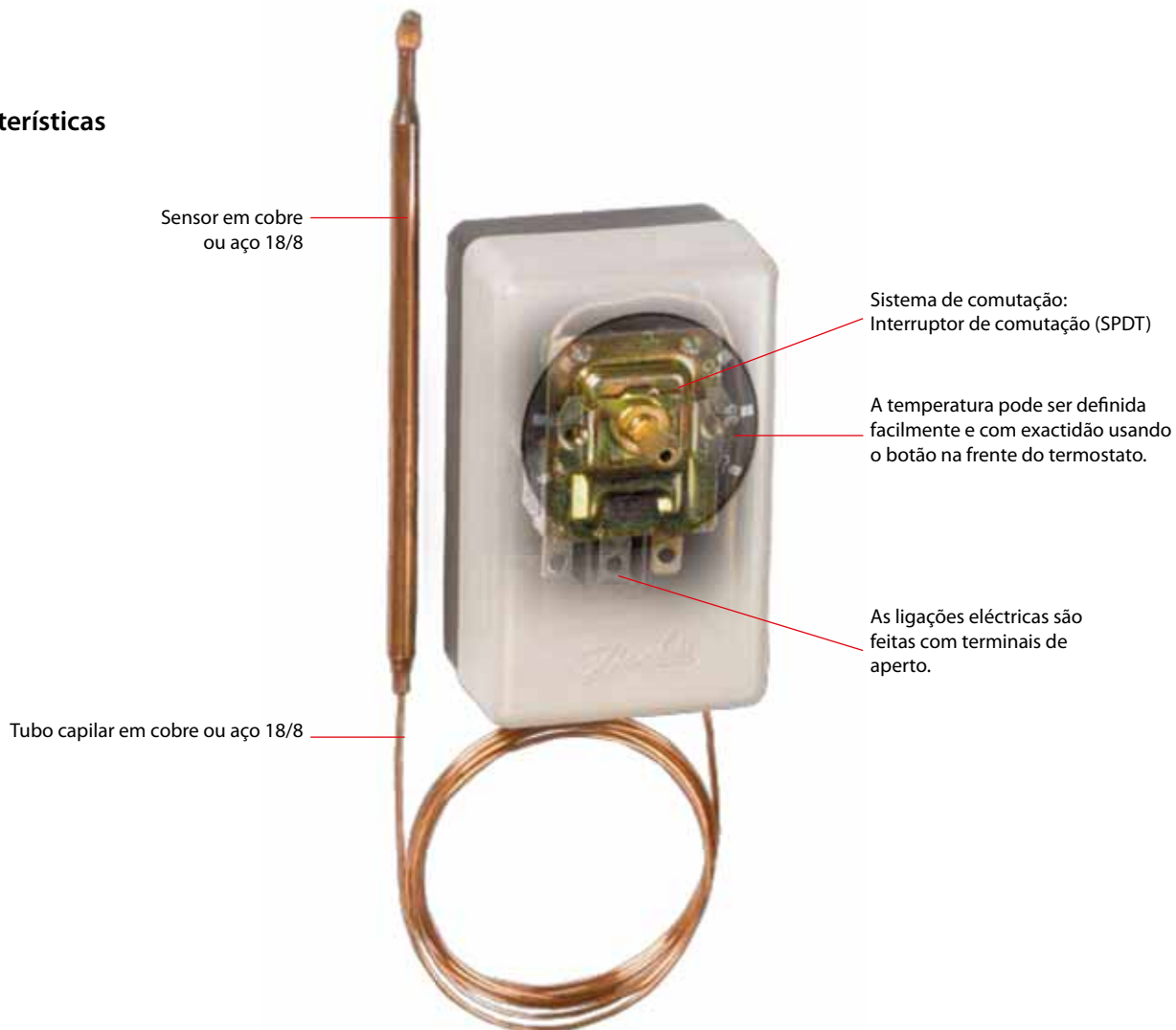

Aplicações	Vantagens	Factos
<ul style="list-style-type: none"> · Câmaras frigoríficas · Arrefecedores de bebidas · Máquinas de gelados · Tanques de leite · Balcões · Instalação de ar condicionado · Sistemas de recuperação de calor 	<ul style="list-style-type: none"> · UT está disponível para montagem em parede ou painel · UT para montagem em parede: IP 20 a EN 60529/IEC 52 · UT para montagem em painel: IP 00 a EN 60529/IEC 529 	<ul style="list-style-type: none"> · UT 72 para uso universal -30 a 30°C · UT 73 para protecção contra gelo 0 a 40°C · Diferencial fixo 2.3°K · Rearme automático · Carga dos contactos: <ul style="list-style-type: none"> - AC 1: 10 A, 250/380 V (resistivo) - AC 11: 2,5 A, 250/380 V (indutivo)

Dados técnicos e selecção

Versão	Tipo	Gama °C	Diferencial K	Rearme	Máx. temperatura sensor °C	Capilar comprimento m	Qtd.	Código	
								Cobre	18/8
Parede	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	1	060H1101	060H1106
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	1	060H1103 ¹⁾	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	20	060H1104	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	3.0	1	060H1105	
	UT 73	0 → 40	2.3	aut.	90	1.5	1	060H1102	
Painel	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	48	060H1201	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	3.0	48	060H1205	
	UT 73	0 → 40	2.3	aut.	90	1.5	48	060H1202	

¹⁾ Incl. fixação do bolbo

Acessórios

	Qtd.	UT 72	UT 73
Botões de regulação	48	060-1067	060-1096
Fixação do bolbo	36	060-1090	060-1090